



LAMP® スーパースライドハンガーSH740取付説明書

SUPER SLIDE HANGER SH740 — Mounting Instructions

図 1.

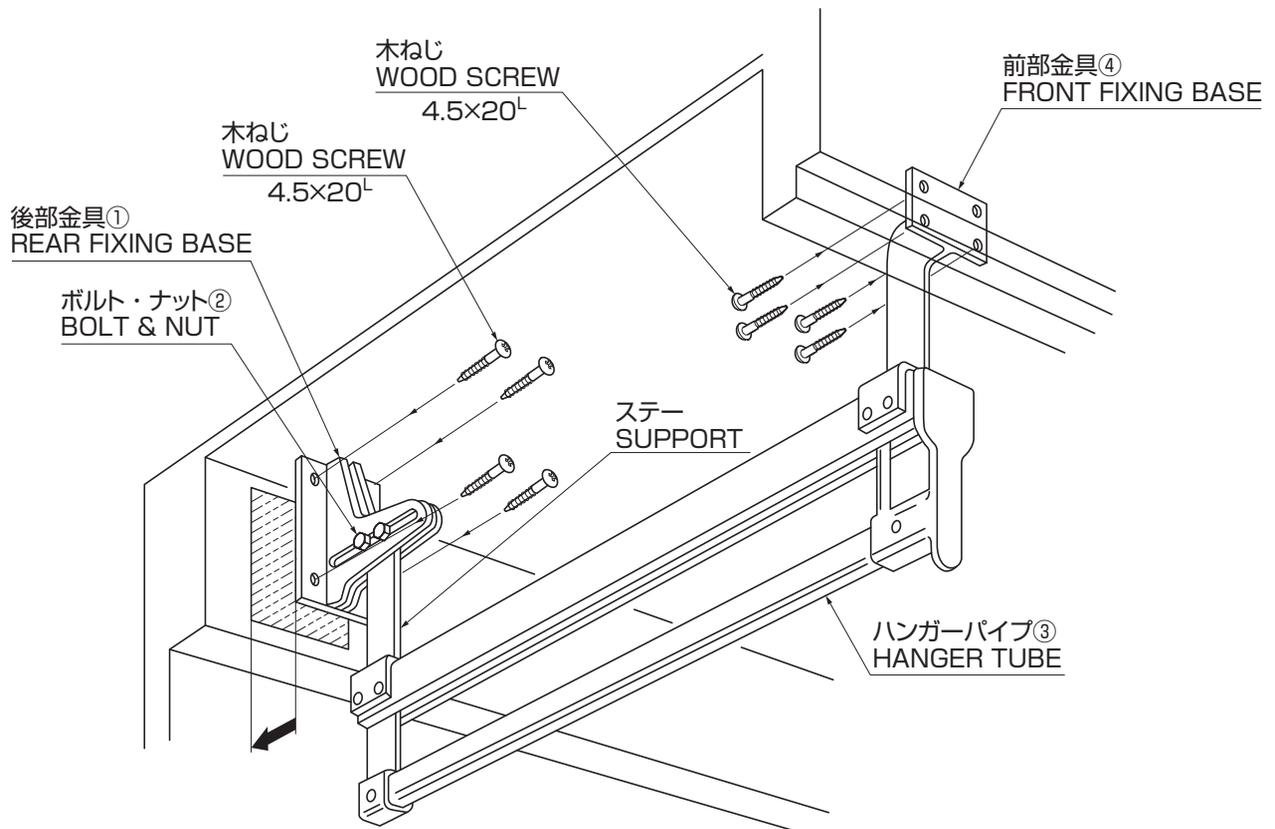

奥行調整代 70mm
FIXING ADJUSTABLE UP TO 70mm

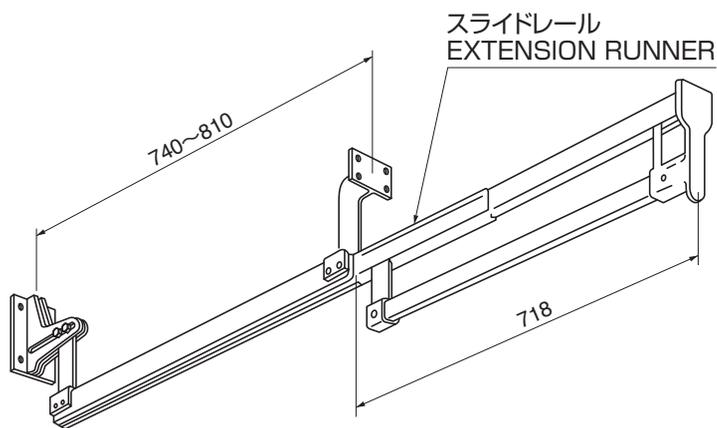

吊下荷重：定格荷重 41kg

（ハンガーパイプ引出時
平均に吊り下げた場合）

収納時全長：740～810mm

Up to 41kg for uniformly distributed load.

Overall length in closed position: 740～810mm.

取付手順 図 1. 参照

- ① ハンガーパイプ③を収納した状態で取り付けてください。
- ② 取付箇所の強度を確かめます。
- ③ 後部金具①のボルト・ナット②をゆるめ、後ろへずらして取付面に当て、ボルト・ナット②を締め付けます。
- ④ 本体の水平を確かめながら後部金具①を木ねじで仮止めします。同様に前部金具④を木ねじで仮止めします。
- ⑤ 前部金具④、後部金具①の木ねじを確実に締め付けます。

注) スライドレールの摺動部には潤滑のため油を使用しています。
時々、余分な油を拭き取ってください。

PLEASE BE SURE:

Wall or frame on which Super Slide Hanger is installed must be strong enough to take aggregate weight of clothing.

Levelling is important for smooth slide movement. Please install it as horizontally as possible. Bolt and nut in rear fixing base give 70mm adjustment.

Extension runner is lubricated a bit excess during fabrication. Please wipe surplus grease off before you use it.

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせください。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03(3864)1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>