


LAMP. ノルディックラバーフック PXB-GN05-101 型

ねじ取付タイプ
Screw mounting type
(石膏ボード対応)
Nail mounting type

Installation Manual 取付説明書

取付前に必ずこの取付説明書をお読みください。
Before starting installation, please read these instructions thoroughly.

ねじ取付

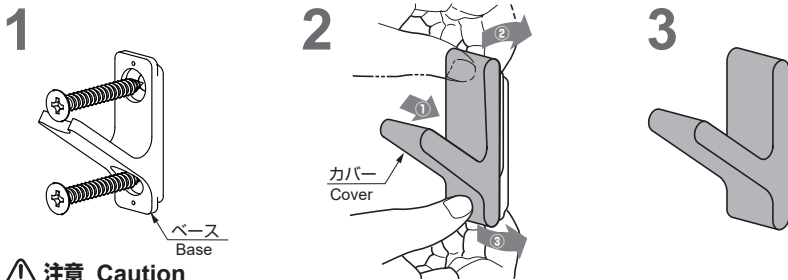


⚠ 注意 Caution

ねじ止めする場合、必ず2点ともねじが効く、下地のある場所を選んでから取り付けてください。
Be sure to fix both screws firmly to the parts of reinforcement.
壁材が石膏ボードや薄い合板などの場合、強度がありませんので、市販の地下探し機等で、下地があるか確認してください。
Check the strength of the material on which the hook into be installed or install the hook reinforced material / wall.

耐荷重
Load capacity
4kgf

石膏ボード取付

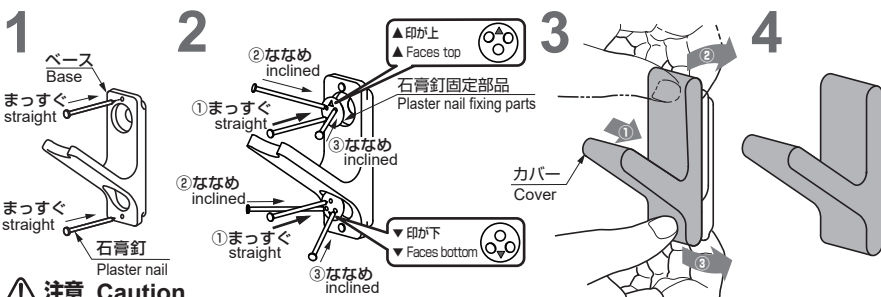

⚠ 注意 Caution

石膏釘の先が尖っているので、けがをしないように注意してください。
Be careful not to be injured by nails.
石膏釘を打込むときは、コインやマイナスドライバー等で押し込んでください。
Use coin or flat screwdriver to push in the nails.
シリコンカバーに干渉しないように、石膏釘を奥までしっかり押し込んでください。
Push in the nails firmly so that their heads don't interfere with silicone.

耐荷重
Load capacity
2kgf

- 付属品：取付ねじ（2本）・石膏釘固定部品（2ヶ）・石膏釘（8本＋予備2本）
Accessories: Screw (2pcs), Plaster nail fixing parts (2pcs), Plaster nail (10pcs)

本製品に関するご質問・ご相談は、ご購入先の販売店へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30 2021.09. 1068-2